



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307717357

认证委托人名称及地址

Lovato Electric S.P.A.

Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产者名称及地址

Lovato Electric S.P.A.

Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产企业名称及地址

良信电器(海盐)有限公司

浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

P2MB; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 15 日 有效期至: 2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307717357

证书附页: 第 1 页 共 3 页

P2MB

U_{imp} : 4kV;

U_i : 500V;

U_e : AC230/240V (1P); AC400/415V (2P、3P、4P);

DC60/80V (1P 外形)、DC80/125V (2P 外形)、DC80V (4P 外形);

I_n : 50A、63A、80A、100A、125A;

过电流脱扣类型: 热磁式;

I_{cs} : 7.5kA;

I_{cu} : 10kA;

选择性类别: A 类;

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头, 报警触头;

常开常闭的情况和数量: 1N01NC;

I_{th} : 10A

AC-15: I_e/U_e : 3A/AC400V, 6A/AC230V;

DC-13: I_e/U_e : 0.4A/DC250V, 1A/DC125V, 2A/DC48V, 6A/DC24V;

直流接线方式:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307717357

证书附页：第 2 页 共 3 页

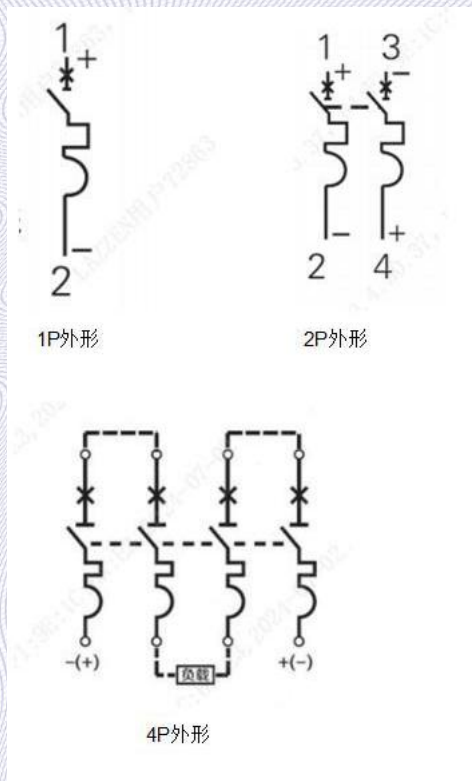

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307717357

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号解释:

P2MB 3P C 125

I II III IV

I. 系列号 *series number*

II. 极数 *number of poles*

III. 瞬时脱扣类型 *instantaneous tripping characteristics: B, C, D*

IV. 额定电流 *rated current:*

Code代码	In(A)
050	50
063	63
080	80
100	100
125	125

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司