


- (GB)** ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (I)** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- (D)** ANWEISUNG
- (E)** INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## GEF0250N...







**WARNING!!** This equipment is to be installed by qualified persons, to prevent damages or safety hazards. Refer to our catalogue for the correct operational limits.

**ATTENZIONE!!** Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche allo scopo di evitare danni a persone o cose. Per gli esatti limiti d'impiego consultare il catalogo.

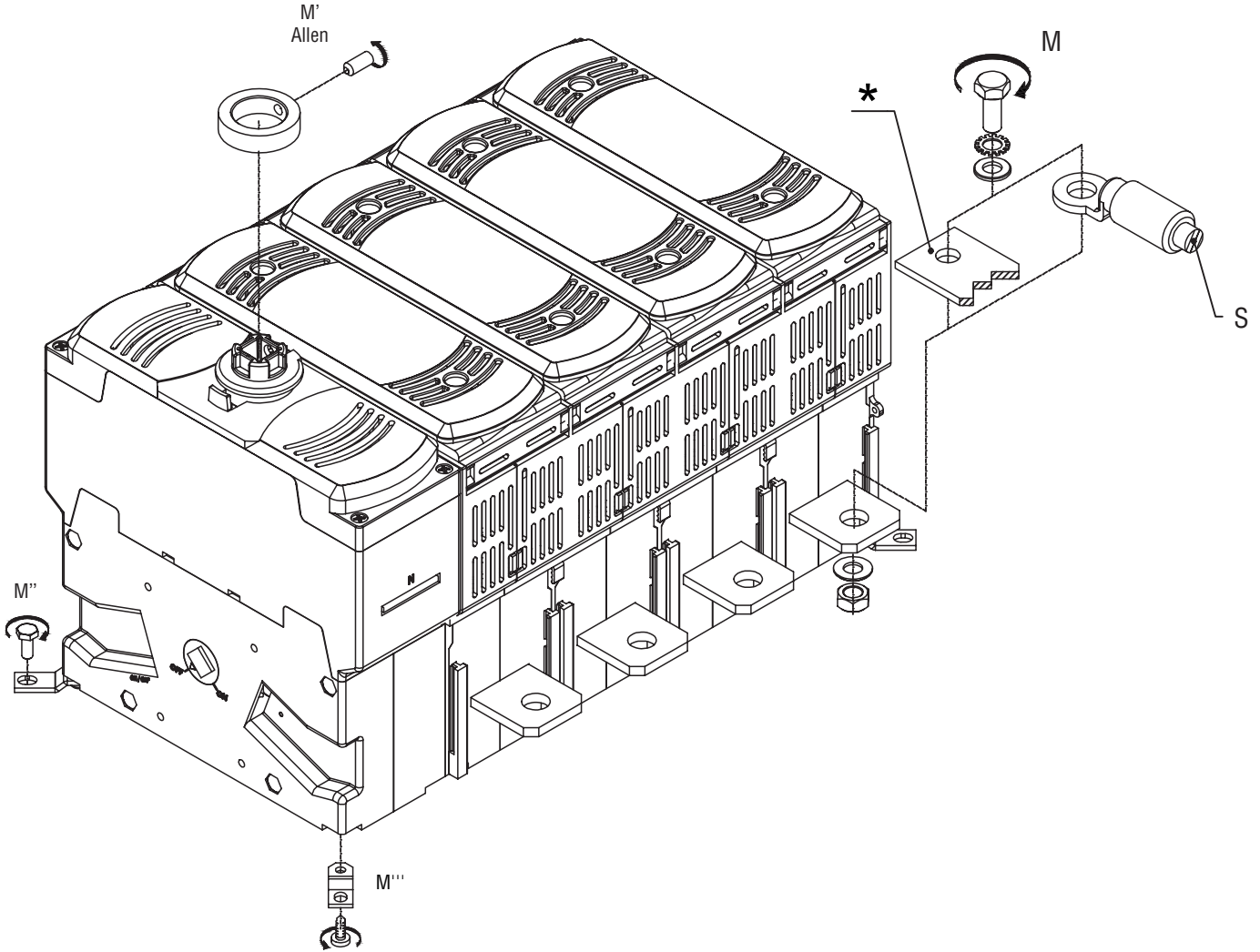


Busbar / Jeu de Barres / Pletina	Wire / Câble Cable

Code	Qty.	H max		L max		S max		M		M'		M''		M'''					
		mm	in	mm	in	mm <sup>2</sup>	AWG	Nm	lbf in	Nm	lbf in	Nm	lbf in	Nm	lbf in				
GEF0250N...	1	7	9/32	30	1-3/16	1x 185	1x 350	M10	18	159	M5	1,2	10,6	M4	1,5	13,3	PI4	0,8	7,1

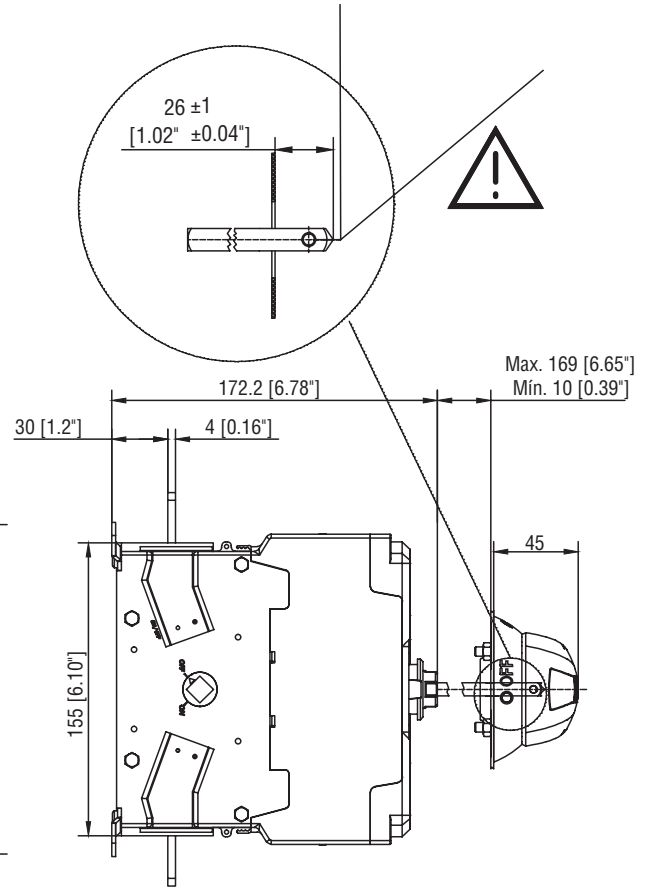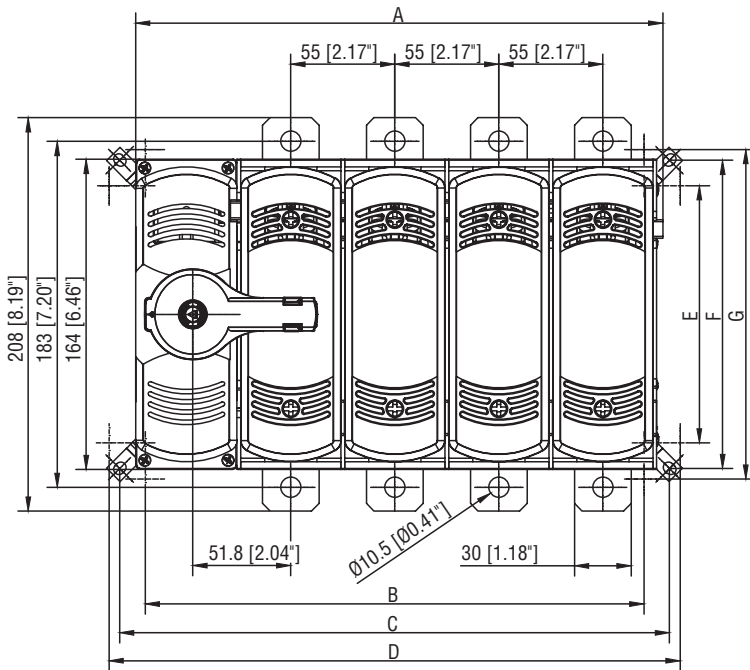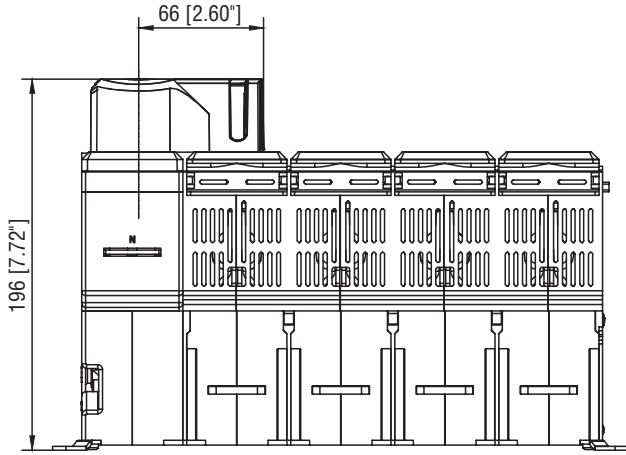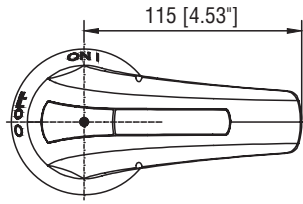

Warning for all sizes.  
 Considerer this when installing horizontal  
 ATTENZIONE per tutte le taglie  
 Da considerare quando si installa orizzontalmente.

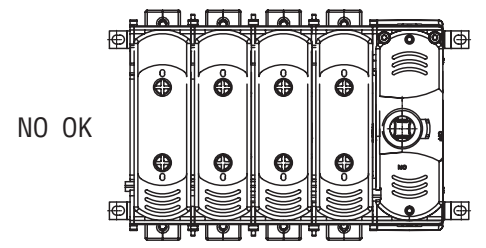

	A		B		C		D		E		F		G	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
GEF0250N	224	8.81	209	8.22	236	9.28	247	9.72	136	5.35	163	6.42	174	6.85
GEF0250NT4	279	10.97	264	10.38	291	11.45	302	11.89						