

LOVATO ELECTRIC S.P.A.












24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
E-mail info@LovatoElectric.com
Web www.LovatoElectric.com





I TRASFORMATORI DI CORRENTE - TIPO A FORO PASSANTE
GB CURRENT TRANSFORMERS - SOLID CORE TYPE

DM25T... - DM31T... - DM36T... - DM39T... - DM38T... - DM6T...

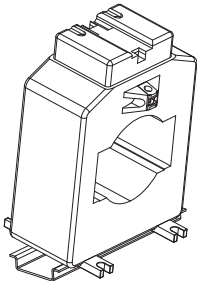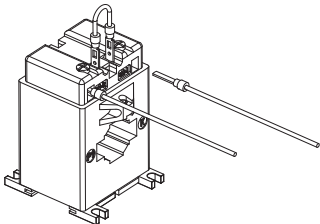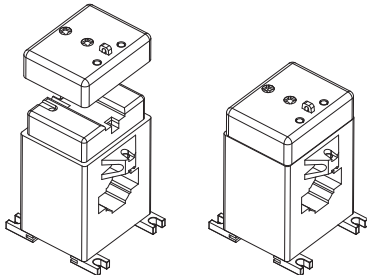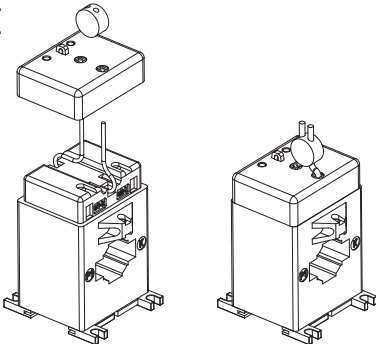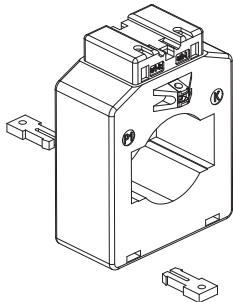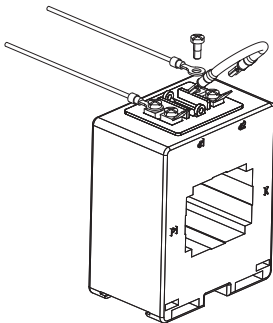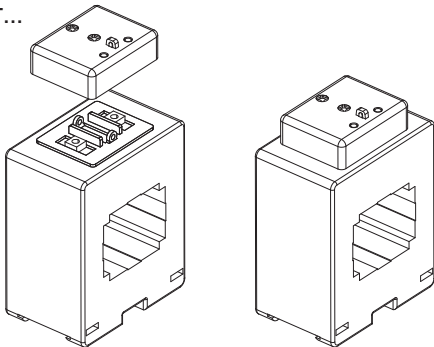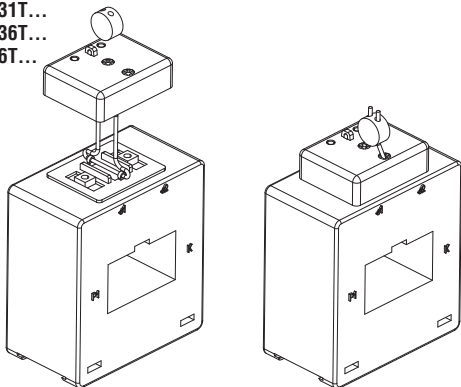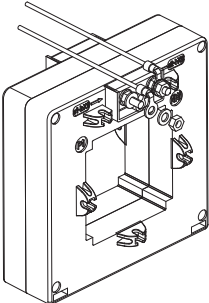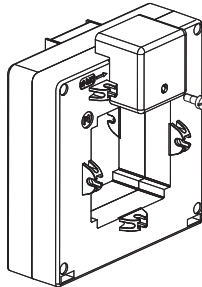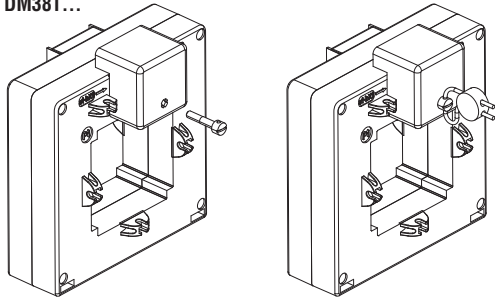


Fissaggio TA CT fixing	Collegamento secondario Secondary connections	Fissaggio coprimorsetti Terminals cover fixing	Sigillatura coprimorsetti Terminals cover sealing
DM25T... DM31T... DM36T... 	DM25T... DM39T... 	DM25T... DM39T... 	DM25T... DM39T... 
DM31T... DM38T... DM36T... 	DM31T... DM36T... DM6T... 	DM31T... DM36T... DM6T... 	DM31T... DM36T... DM6T... 
Per tutti i TA tipo passante è possibile il fissaggio direttamente sulla barra tramite viti oppure con viti e briglie. All the CT solid-core type can be fixed directly on the busbar using screw or with screws and brackets. ATTENZIONE!! Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche allo scopo di evitare danni a persone o cose. Per gli esatti limiti d'impiego consultare il catalogo. WARNING!! This equipment is to be installed by qualified persons, to prevent damages or safety hazards. Refer to our catalogue for the correct operational limits.	DM38T... 	DM38T... 	DM38T... 

DM...T...

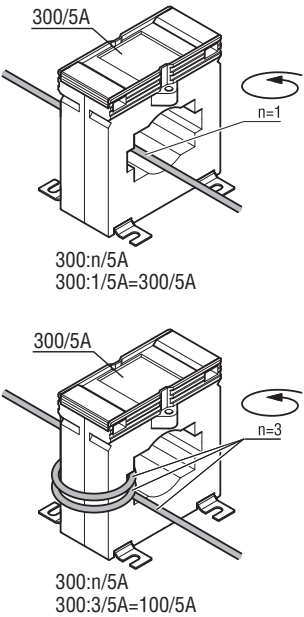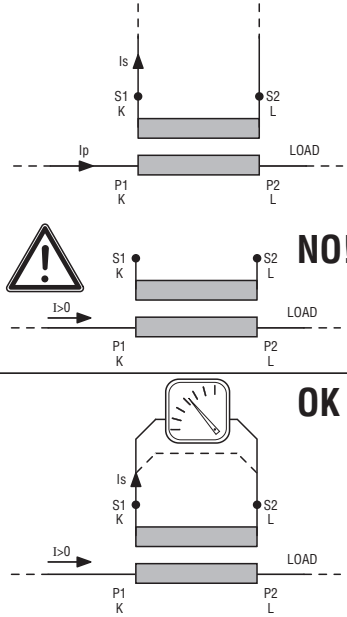


DM25T...

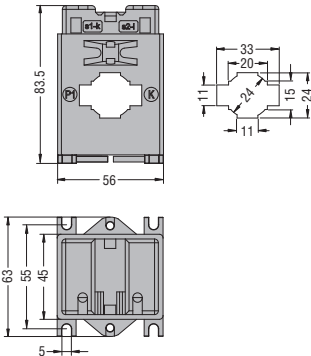


	Ip/5	cl./kl. 0.5	cl./kl. 1
	[A]	[VA]	[VA]
DM25T400	400	10	12
DM25T600	600	12	15

DM39T...

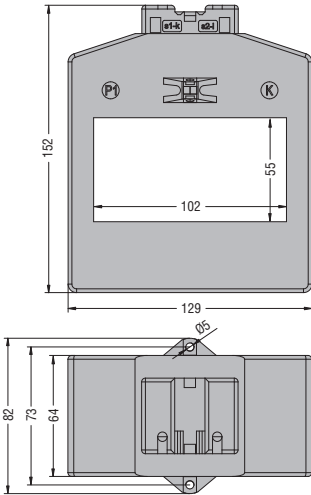


	Ip/5	cl./kl. 0.5	cl./kl. 1
	[A]	[VA]	[VA]
DM39T3000	3000	35	40
DM39T4000	4000	35	40

DM31T...

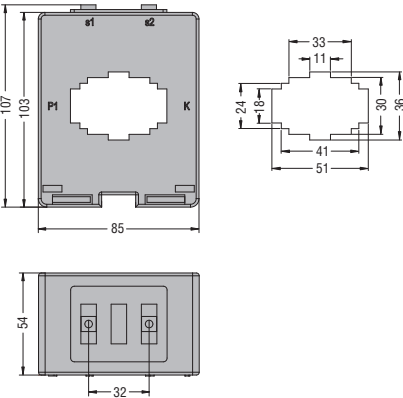


	Ip/5	cl./kl. 0.5	cl./kl. 1
	[A]	[VA]	[VA]
DM31T1000	1000	50	80

DM36T...

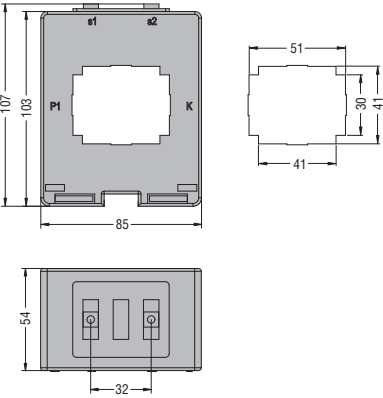


	Ip/5	cl./kl. 0.5	cl./kl. 1
	[A]	[VA]	[VA]
DM36T1200	1200	12	16
DM36T1500	1500	16	20

DM6T...

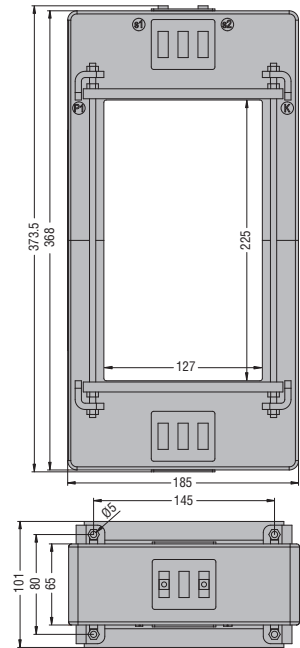

	Ip/5	cl./kl. 0.5	cl./kl. 1
	[A]	[VA]	[VA]
DM6T4000	4000	50	100
DM6T5000	5000	100	180
DM6T6000	6000	100	180

DM38T...

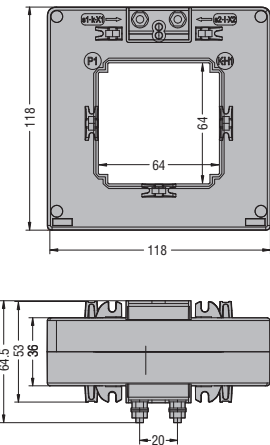

	Ip/5	cl./kl. 0.5	cl./kl. 1
	[A]	[VA]	[VA]
DM38T1500	1500	15	20
DM38T2000	2000	18	25
DM38T2500	2500	20	30