




Denominazione del prodotto	Portafusibili	
Tipo	FB	
Tipo di tensione di funzionamento	DC	
Caratteristiche elettriche		
Corrente nominale massima IEC (In)	A	12
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	1000
Corrente nominale (In)	A	12
Caratteristiche meccaniche		
Peso prodotto	g	8
Dimensioni		

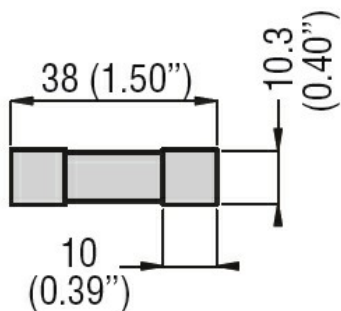

Omologazioni e conformità		
Omologazioni	IEC/EN 60269-6	
Certificazioni	EAC	
Classificazione ETIM		
ETIM 8.0	EC002704 - Fusibile cilindrico	