




Przeznaczenie produktu	Podstawa bezpieczników
Seria produktu	FB
Typ napięcia roboczego	DC
<b>Właściwości elektryczne</b>	
Maksymalny prąd znamionowy wg IEC (In)	A 2
Maksymalne znamionowe napięcie wg IEC (Un)	V 1000
Prąd znamionowy (In)	A 2
<b>Właściwości mechaniczne</b>	
Masa	g 8
<b>Wymiary</b>	

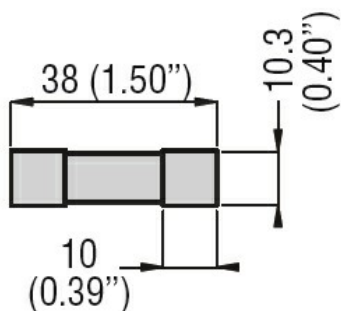

<b>Certyfikaty i zgodność</b>	
Zgodność	IEC/EN 60269-6
Certyfikaty	EAC
<b>Klasyfikacja ETIM</b>	
ETIM 8,0	EC002704 - Bezpieczniki cylindryczne