



Szara obudowa LPZP1A8 z przełącznikiem LPCS120, zestykiem 1NO i oprawą etykiety z tabliczką „O-I” LPZP1B8300

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Szary
Typ pozycji	Przełącznik
Materiał	Poliwęglan
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67, IP69K

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary

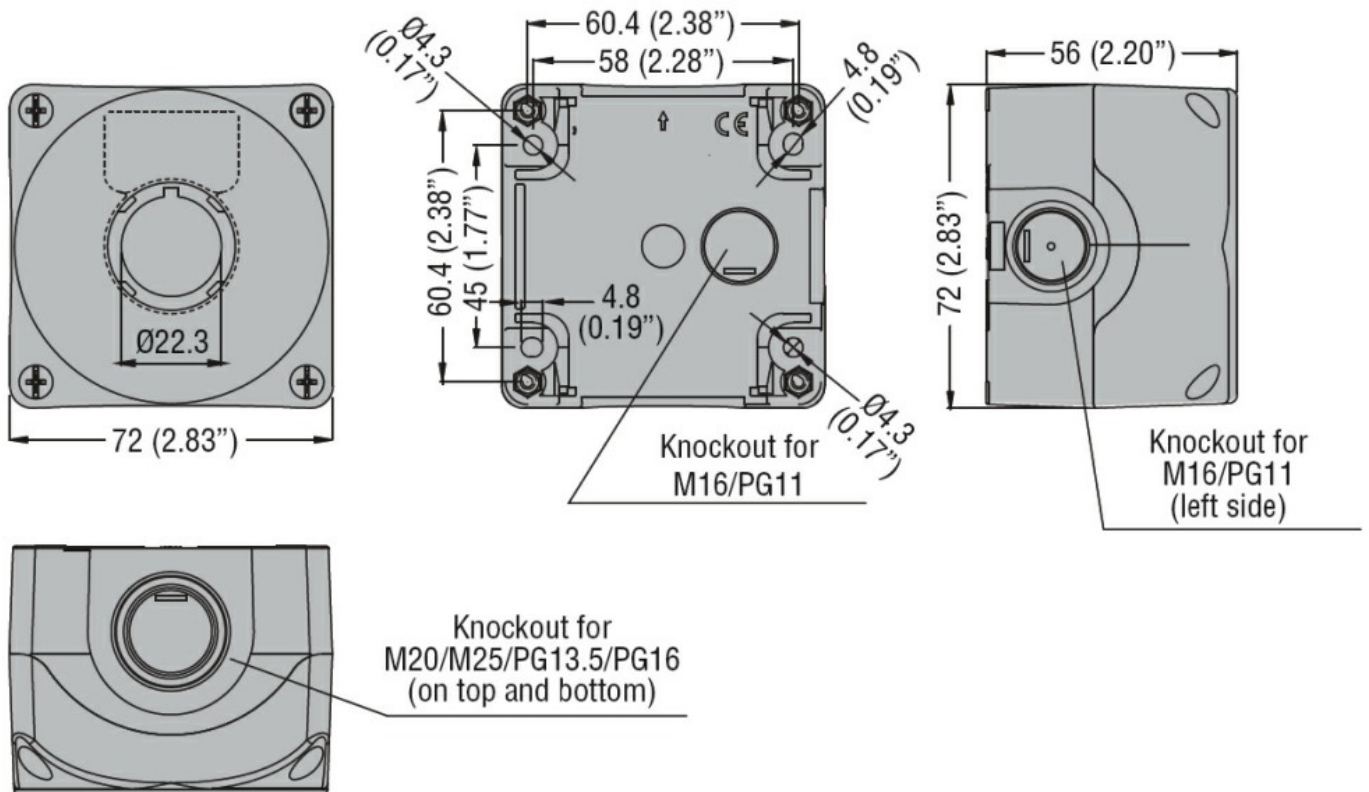

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000225 -
Kaseta
sterownicza z
wyposażeniem